

ASSEMBLY STEPS




www.globalindustrial.com

US: 888-628-3466

Canada: 888-645-2986

Mexico: 01.800.681.6940

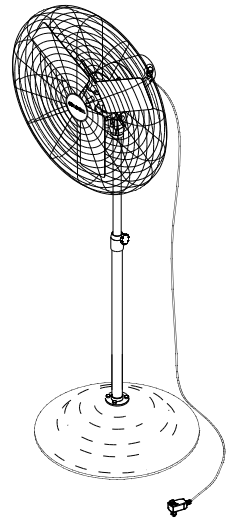

24" AND 30" OUTDOOR PEDESTAL FAN ASSEMBLY INSTRUCTION

MODEL 292448 / 292449




1 ATTACH POST (1) TO BASE (2)
USING BOLT (H1) AND
LOCK WASHER (H2)

2 ATTACH MOTOR (3)
TO POST (1)




3 ATTACH BACK SHROUD (4)
TO MOTOR (3)
MAKE CERTAIN THAT THREADED
HOLE ON RIM OF BACK SHROUD
IS POINTED TOWARDS THE FLOOR.

4 ATTACH FAN BLADE (5)
TO MOTOR SHAFT (3)


5 ATTACH FRONT SHROUD (6)
TO BACK SHROUD (4)

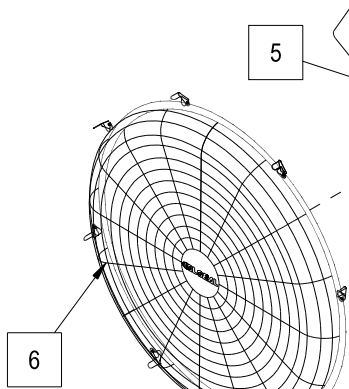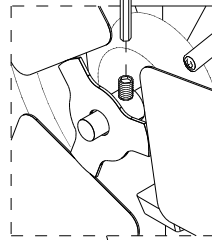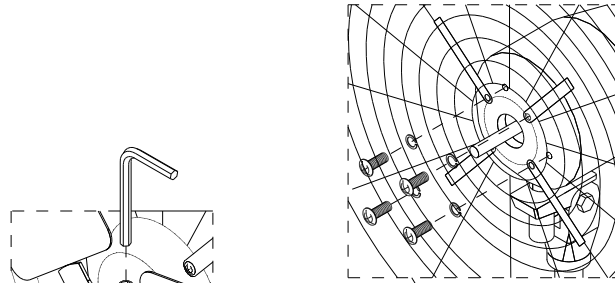


SPEED CONTROL

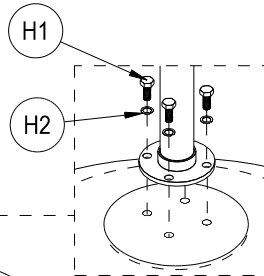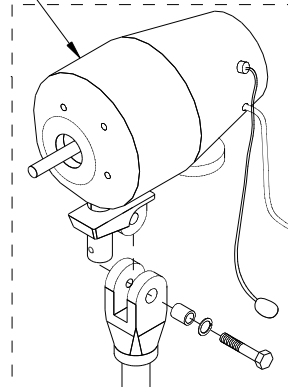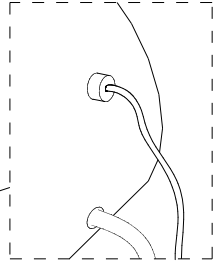


ALIGN HOLES IN THIS
POSITION

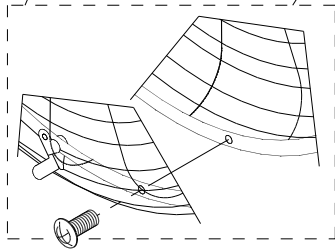

Caution : Unplug Prior To Adjusting
TO OSCILLATE

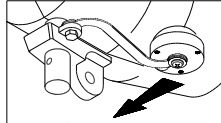

ANGLE ADJUSTMENT

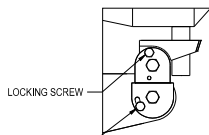


FIXED



OSCILLATE

Loosen screw clockwise and
push toward arrow. Retighten

This Screw Is Reverse Thread
Turn Clockwise (RIGHT) To Loosen

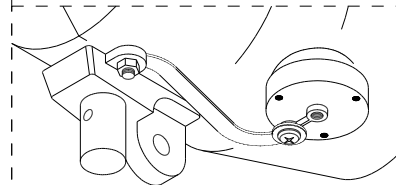

PASOS PARA ENSAMBLAJE




www.globalindustrial.com

EUA: 888-628-3466

Canadá: 888-645-2986

México: 01.800.681.6940

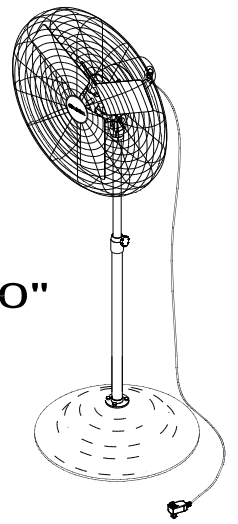

VENTILADOR DE PEDESTAL PARA EXTERIORES DE 24" Y 30" INSTRUCCIÓN DE ENSAMBLAJE

MODELO 292448 / 292449

1

FIJE EL POSTE (1) A LA BASE (2)
UTILIZANDO EL TORNILLO (H1) Y
LA ARANDELA DE SEGURIDAD (H2).

2

FIJE EL MOTOR (3) AL POSTE (1)

3


FIJE LA REJILLA TRASERA (4) AL MOTOR (3)
ASEGURESE DE QUE EL AGUJERO
ROSCADO EN EL MARCO TRASERO
ESTE EN LA PARTE INFERIOR

4

FIJE LAS HÉLICES DEL VENTILADOR
(5) AL EJE DEL MOTOR (3)

5


FIJE LA REJILLA FRONTAL
(6) A LA REJILLA TRASERA (4)

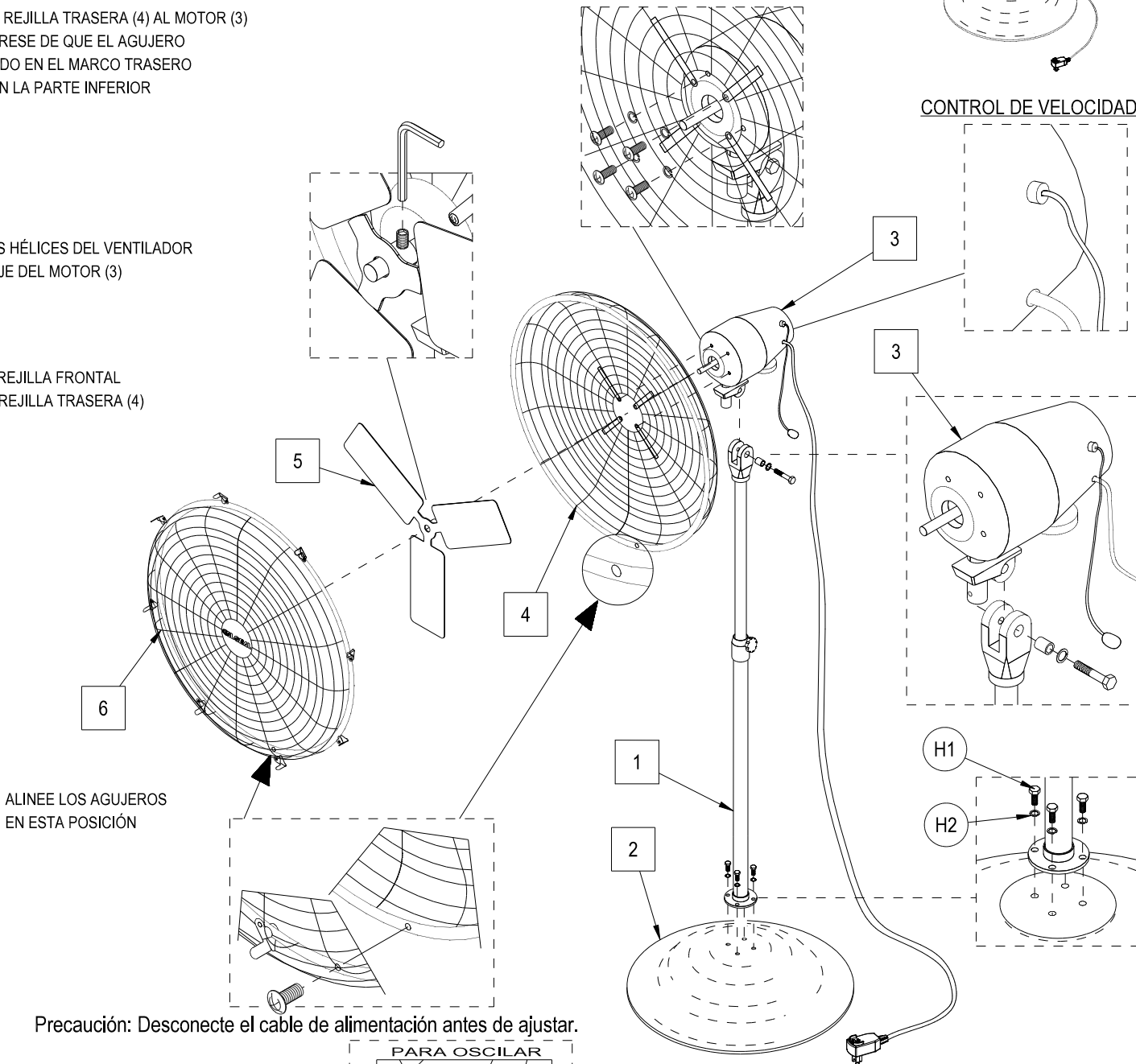

ALINEE LOS AGUJEROS
EN ESTA POSICIÓN

Precaución: Desconecte el cable de alimentación antes de ajustar.

PARA OSCILAR

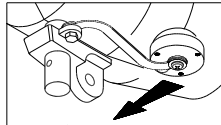

FIJO



OSCILANTE

Retire el tornillo y mueva la barra como la flecha indica. Reinserte el tornillo en la nueva posición. Este tornillo tiene roscado reverso. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aflojar.

AJUSTE DE ÁNGULO

